

Couvercles métalliques étanches aux intempéries Red Dot

Couvercles universels de type « flip-lid » étanches aux intempéries



CCU

La conception universelle s'installe sur des applications verticales et horizontales

Les couvercles universels de type « Flip-lid » étanches aux intempéries Red Dot vous font gagner du temps et de l'argent en réduisant le nombre d'éléments à inventorier pour effectuer un travail. Pouvant être montés aussi bien de manière verticale qu'horizontale, les couvercles offrent une polyvalence supplémentaire avec ses plaques d'adaptation novatrices pour supporter toutes les configurations d'installation standards : 10 avec le couvercle un groupe et 25 avec le couvercle 2 groupes. Choisissez entre les couvercles en gris, en bronze ou en blanc.

Caractéristiques :

- Les plaques d'adaptation incluses offrent 10 options d'installation avec le couvercle un groupe et 25 options d'installation avec le couvercle deux groupes
- Les ouvertures de serrure à l'arrière facilitent l'installation d'une prise existante
- Fabrication en alliage de zinc moulé, durable
- Adapté pour utilisation dans des emplacements mouillés avec un couvercle fermé
- Disponible en gris, blanc et bronze
- Verrouillable pour la sécurité quand vous ne l'utilisez pas
- Accès simple à la prise avec l'ouverture 130°
- Pré-configuré pour DDFT : l'application extérieure la plus commune de l'industrie

Accueille plusieurs configurations de prises (prises non incluses)



DDFT



Prise double



Prise simple



Interrupteur



Deux plaques d'adaptation incluses



N° de cat.	Description	Couleur	Ctn std
CCU	Couvercle un groupe (s'installe à la verticale ou à l'horizontale)	Gris	50
DCCU	D-PAK – couvercle un groupe	Gris	25
DCCU-BR	D-PAK – couvercle un groupe	Bronze	25
DCCU-WH	D-PAK – couvercle un groupe	Blanc	25
2CCU	Couvercle 2 groupes	Gris	10

Couvercles métalliques étanches aux intempéries Red Dot

Couvercles universels de type « flip-lid » étanches aux intempéries

Couvercles sur appareil un groupe



	N° de cat.	Couleur	Description	Ctn std
--	------------	---------	-------------	---------

Couvercle de prise double, horizontal

CCD	CCD	Gris	Montage sur appareil	50
-----	-----	------	----------------------	----



Couvercle de prise double, horizontal

S310	S310E-R	Gris	Montage sur appareil	20
------	---------	------	----------------------	----



	S310BRE	Bronze	Montage sur appareil	12
--	---------	--------	----------------------	----

	S310WHE	Blanc	Montage sur appareil	12
--	---------	-------	----------------------	----

Couvercle de prise double, vertical

CCDV	CCDV	Gris	Montage sur appareil	25
------	------	------	----------------------	----



Couvercle de prise DDFT, horizontal

CCG	CCG	Gris	Montage sur appareil	25
-----	-----	------	----------------------	----



	D-PAK			
--	-------	--	--	--

	DCCG	Gris	Montage sur appareil	16
--	------	------	----------------------	----

	DCCG-BR	Bronze	Montage sur appareil	16
--	---------	--------	----------------------	----

	DCCG-WH	Blanc	Montage sur appareil	16
--	---------	-------	----------------------	----

Couvercle de prise DDFT, horizontal

S305	S305E	Gris	Montage sur appareil	24
------	-------	------	----------------------	----



	S305BRE	Bronze	Montage sur appareil	12
--	---------	--------	----------------------	----

	S305WHE	Blanc	Montage sur appareil	12
--	---------	-------	----------------------	----

Couvercle de prise DDFT, vertical

CCGV	CCGV	Gris	Montage sur appareil	25
------	------	------	----------------------	----



	CCGV-L	Gris	Montage sur appareil avec option verrouillage	25
--	--------	------	---	----



	N° de cat.	Couleur	Description	Ctn std
--	------------	---------	-------------	---------

Couvercle de prise DDFT, vertical

S306	S306E	Gris	Montage sur appareil	24
------	-------	------	----------------------	----



	S306BRE	Bronze		10
--	---------	--------	--	----

	S306WHE	Blanc		
--	---------	-------	--	--

Remarque : tous les couvercles sont fournis avec garniture d'étanchéité et vis.

Couvercle pour prise simple, horizontal, ouverture de diamètre 1,485 po

CCS	CCS	Gris	Montage sur appareil	25
-----	-----	------	----------------------	----



Couvercle pour prise simple, vertical, ouverture de diamètre 1,59 po/2,156 po

CCSV	CCSV	Gris	Montage sur appareil	25
------	------	------	----------------------	----



	CCSV-L	Gris	Montage sur appareil avec option verrouillage	25
--	--------	------	---	----

	CCPO	Gris	Couvercle de prise d'alimentation avec ouverture de diamètre 2,156 po, montage sur boîte	25
--	------	------	--	----

Couvercle universel pour DDFT, prise simple, prise double ou interrupteur, horizontal ou vertical

DCCU	DCCU	Gris	Pré-configuré pour DDFT, fourni avec 2 adaptateurs et 2 vis, verrouillable	25
------	------	------	--	----



	DCCU-BR	Bronze	Pré-configuré pour DDFT, fourni avec 2 adaptateurs et 2 vis, verrouillable	25
--	---------	--------	--	----

	DCCU-WH	Blanc	Pré-configuré pour DDFT, fourni avec 2 adaptateurs et 2 vis, verrouillable	25
--	---------	-------	--	----

Couvercle interrupteur uniquement

CCT	CCT	Gris	Couvercle interrupteur montage sur appareil uniquement, fourni avec cale d'espacement et vis	25
-----	-----	------	--	----




Remarque : étanche à la pluie en cas d'utilisation avec les boîtes Red Dot adaptées. Tous les couvercles sont fournis avec garniture d'étanchéité et vis.

Couvercles métalliques étanches aux intempéries Red Dot

Couvercles universels de type « flip-lid » étanches aux intempéries


Couvercles sur appareil un groupe



	N° de cat.	Couleur	Description	Ctn std
	CCT-1	Gris	Unipolaire 15 A, 125 V	10
	CCT-1-20	Gris	Unipolaire 20 A, 120–277 V	
	SW1	Gris	Couvercle un groupe avec interrupteur unipolaire 10 A, 125 V	25
	S321E	Gris	Couvercle un groupe avec interrupteur, fourni avec des cales d'espacement	12

Répertorié UL E-18407.
Certifié CSA LR-016807.


Garniture d'étanchéité un groupe

	N° de cat.	Couleur	Description	Ctn std
	CCK	Noir	Néoprène	40

	N° de cat.	Couleur	Description	Ctn std
	S620E-R	Noir	Néoprène	50

Couvercles sur appareil deux groupes



	N° de cat.	Couleur	Description	Ctn std
Deux couvercles de prise double				
	2CCD	Gris	Montage sur appareil, aluminium	10
	S410E	Gris	Rabats à fermeture automatique, zinc	9

Couvercle deux groupes monté sur appareil (zinc)

	S413E	Gris	Pour deux prises DDFT	8
---	-------	------	-----------------------	---

Deux couvercles de prise DDFT

	2CCG	Gris	Montage sur appareil	10
---	------	------	----------------------	----

Un couvercle de prise double et un couvercle de prise DDFT

	2CCDG	Gris	Montage sur appareil	10
---	-------	------	----------------------	----

Couvercle pour deux prises simples, ouverture de diamètre 1,485 po

	2CCS	Gris	Montage sur appareil	10
---	------	------	----------------------	----

Couvercles métalliques étanches aux intempéries Red Dot

Couvercles universels de type « flip-lid » étanches aux intempéries

Couvercles sur appareil deux groupes




Couvercle pour une prise simple et une prise double, ouverture de diamètre 1,485 po

2CCSD	2CCSD	Gris	Montage sur appareil	10
-------	-------	------	----------------------	----



Interrupteur et un couvercle de prise double

2CCTD	2CCTD	Gris	Couvercle seul, fourni avec des cales d'espacement	10
-------	-------	------	--	----

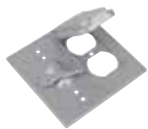

Interrupteur et un couvercle de prise DDFT

2CCTG	2CCTG	Gris	Couvercle de montage sur appareil seul avec cales d'espacement	10
-------	-------	------	--	----



Couvercle universel pour DDFT, prise simple, prise double ou interrupteur, horizontal ou vertical (zinc)

2CCU	2CCU	Gris	Pré-configuré pour DDFT, fourni avec 4 adaptateurs et 4 vis, verrouillable	10
------	------	------	--	----



Couvercles sans ouverture



	N° de cat.	Couleur	Description	Ctn std
--	------------	---------	-------------	---------

Un groupe

CCB	CCB*	Gris	Montage sur appareil en acier revêtu de peinture en poudre	100
-----	------	------	--	-----



CCB-FS	CCB-FS	Gris	Montage sur appareil couvercle en aluminium estampé sans ouverture	100
--------	--------	------	--	-----

Couvercles un groupe montés sur appareil

S340E-R	S340E-R*	Gris	Montage sur appareil en acier revêtu de peinture en poudre	20
---------	----------	------	--	----



S340BRE-R-CN*	S340BRE-R-CN*	Bronze	Montage sur appareil en acier revêtu de peinture en poudre	20
---------------	---------------	--------	--	----

S340WHE-R-CN*	S340WHE-R-CN*	Blanc	Montage sur appareil en acier revêtu de peinture en poudre	20
---------------	---------------	-------	--	----

Deux groupes

2CCB	2CCB*	Gris	Montage sur appareil en acier revêtu de peinture en poudre	50
------	-------	------	--	----



Couvercles deux groupes montés sur appareil

S440E-R	S440E-R*	Gris	Couvercle sans ouverture, deux groupes (acier revêtu de peinture en poudre)	20
---------	----------	------	---	----



Trois groupes

3CCB	3CCB*	Gris	Montage sur boîte en acier revêtu de peinture en poudre	25
------	-------	------	---	----



Remarque : étanche à la pluie en cas d'utilisation avec les boîtes Red Dot adaptées.

Tous les couvercles sont fournis avec garniture d'étanchéité et vis.

*cULus

Garniture d'étanchéité deux groupes


	N° de cat.	Couleur	Description	Ctn std
--	------------	---------	-------------	---------

R104	R104	Noir	Garniture d'étanchéité deux groupes	100
------	------	------	-------------------------------------	-----




Couvercles métalliques étanches aux intempéries Red Dot


Couvercles universels de type « flip-lid » étanches aux intempéries

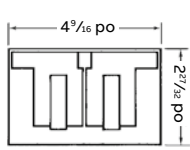


CCD

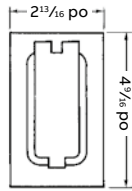


CCDV et CCGV

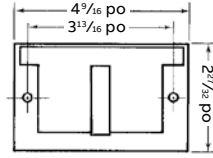


CCG

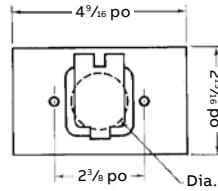


CCS

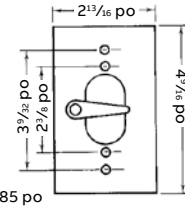


CCT

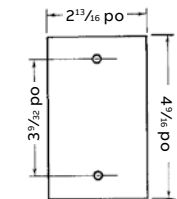


CCB

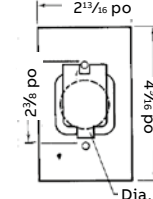

CCV

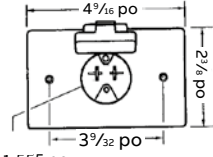


CCMB

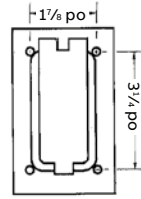


Configuration des trous de montage FS typique


Couvercles un groupe

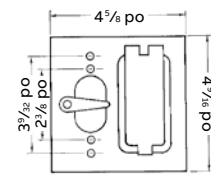


2CCTD

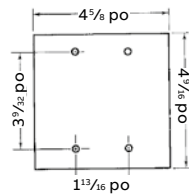


2CCB

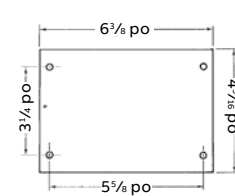


3CCB

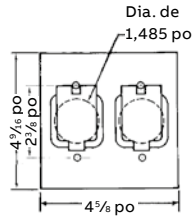


2CCS

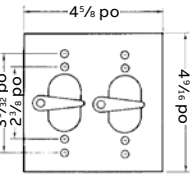

2CCT

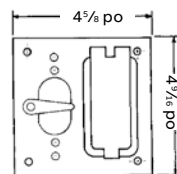

2CCTG-FS

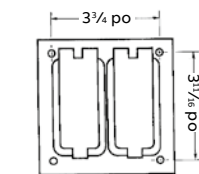

Configuration des trous de montage FS typique

Couvercles deux et trois groupes