
Chemins de profilés non métalliques

Sections droites

REMARQUE : Éclisses
NON incluses. Consultez
les pages B38-B41 pour le
type d'éclisse disponible.
Des couvercles sont
disponibles.
Veuillez consulter votre
représentant ABB.



Chemins de profilés

ABB propose un profilé de câbles non métalliques en sections droites pleines ou trouées. Des raccords à fond plein horizontaux et verticaux sont également disponibles pour compléter la disposition de votre système.


Sélection du raccord pour chemins de profilés

Exemple :

NM-FCCVP04-120 pour profilé de câbles en résine de polyester, fond troué de largeur 4 po (101,6 mm), longueur 120 po (10 pi / 3,05 m).


REMARQUE : Les droites sont fournies sans l'éclisse.

Spécifications - Troué

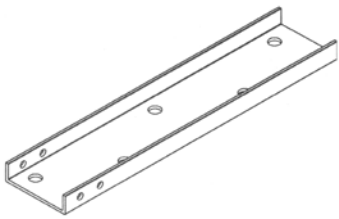

| | Largeur | | Hauteur | | Longueur | | Matériau | |
|--|---------|-------|---------|------|----------|------|---------------------|----------------------|
| | (po) | (mm) | (po) | (mm) | (pi) | (m) | Résine de polyester | Résine de vinylester |
| | 3 | 76,2 | 1 | 25,4 | 10 | 3,05 | NM-FCCVP-03-120 | NM-FCCVV-03-120 |
| | 3 | 76,2 | 1 | 25,4 | 20 | 6,10 | NM-FCCVP-03-240 | NM-FCCVV-03-240 |
| | 4 | 101,6 | 1½ | 28,6 | 10 | 3,05 | NM-FCCVP-04-120 | NM-FCCVV-04-120 |
| | 4 | 101,6 | 1½ | 28,6 | 20 | 6,10 | NM-FCCVP-04-240 | NM-FCCVV-04-240 |
| | 6 | 152,4 | 1½ | 41,3 | 10 | 3,05 | NM-FCCVP-06-120 | NM-FCCVV-06-120 |
| | 6 | 152,4 | 1½ | 41,3 | 20 | 6,10 | NM-FCCVP-06-240 | NM-FCCVV-06-240 |
| | 8 | 203,2 | 2¾ | 55,6 | 10 | 3,05 | NM-FCCVP-08-120 | NM-FCCVV-08-120 |
| | 8 | 203,2 | 2¾ | 55,6 | 20 | 6,10 | NM-FCCVP-08-240 | NM-FCCVV-08-240 |

Spécifications - Non troué

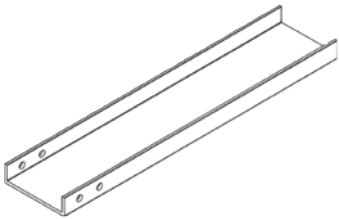

| | Largeur | | Hauteur | | Longueur | | Matériau | |
|--|---------|-------|---------|------|----------|------|---------------------|----------------------|
| | (po) | (mm) | (po) | (mm) | (pi) | (m) | Résine de polyester | Résine de vinylester |
| | 3 | 76,2 | 1 | 25,4 | 10 | 3,05 | NM-FCCNP-03-120 | NM-FCCNV-03-120 |
| | 3 | 76,2 | 1 | 25,4 | 20 | 6,10 | NM-FCCNP-03-240 | NM-FCCNV-03-240 |
| | 4 | 101,6 | 1½ | 28,6 | 10 | 3,05 | NM-FCCNP-04-120 | NM-FCCNV-04-120 |
| | 4 | 101,6 | 1½ | 28,6 | 20 | 6,10 | NM-FCCNP-04-240 | NM-FCCNV-04-240 |
| | 6 | 152,4 | 1½ | 41,3 | 10 | 3,05 | NM-FCCNP-06-120 | NM-FCCNV-06-120 |
| | 6 | 152,4 | 1½ | 41,3 | 20 | 6,10 | NM-FCCNP-06-240 | NM-FCCNV-06-240 |
| | 8 | 203,2 | 2¾ | 55,6 | 10 | 3,05 | NM-FCCNP-08-120 | NM-FCCNV-08-120 |
| | 8 | 203,2 | 2¾ | 55,6 | 20 | 6,10 | NM-FCCNP-08-240 | NM-FCCNV-08-240 |

