


Série IPR-LEDNU

GAMME DE LUMINAIRES LINÉAIRES IP65 À DEL

La nouvelle série IPR-LEDNU de Ready-Lite^{MD} est un produit compact proposant une personnalisation de la puissance lumineuse et de la température de couleur en fonction des besoins sur le site où il sera installé.

Découvrez les caractéristiques et les avantages de cette unité d'éclairage ultra polyvalente!

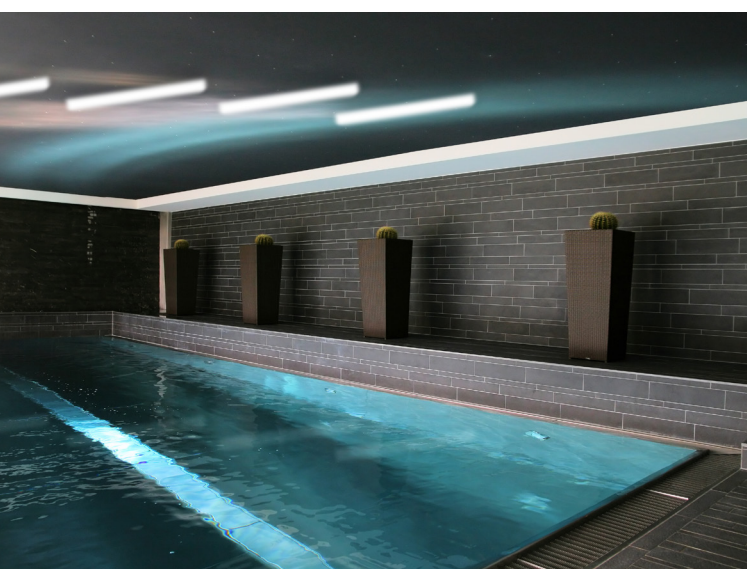

Résistant à l'humidité et au vandalisme

Vous avez besoin d'installer des lumières autour d'une piscine intérieure ou d'un stationnement sous-terrain où l'humidité est présente?

Les luminaires de la série IPR-LEDNU répondront parfaitement à cette exigence avec leur certification pour emplacements mouillés et humides*.

De plus, comme la lentille et le boîtier satisfont aux normes contre le vandalisme, les propriétaires et les gestionnaires de sites commerciaux auront également l'esprit tranquille.

**Ne convient pas aux applications de lave-auto.*



Numérisez le code QR
pour plus d'informations
sur ce produit.



Unité de base

Doté d'un pilote DEL électronique à haute efficacité, d'une lentille en polycarbonate de qualité industrielle et d'un boîtier en thermoplastique,

le modèle standard vous permet de créer facilement la combinaison de température de couleur et de puissance lumineuse que vous souhaitez.

Pour ce faire, il suffit d'ouvrir le boîtier à l'aide des agrafes de retenue en acier inoxydable, de sélectionner le flux lumineux et la température de couleur que vous désirez et de refermer le boîtier.



Toutes les options sur un même modèle

Le côté pratique de l'option de DÉTECTEUR DE MOUVEMENT est apprécié dans les endroits plus sombres ou lorsque les interrupteurs sont plus difficilement accessibles.

Ajouté à l'unité standard, cette option allume le luminaire dès qu'elle détecte un mouvement situé entre 4 et 10 mètres de l'unité d'éclairage (pour un montage au plafond).


De plus, grâce à l'ajout de l'option de PILOTE DEL DE SECOURS sur le même modèle de base, vous obtenez un produit complet qui fournit à la fois un ÉCLAIRAGE RÉGULIER ET UN ÉCLAIRAGE D'URGENCE.

En cas de panne de courant, le pilote se mettra automatiquement en MODE SECOURS et les bandes DEL resteront allumées pour un minimum de 30 minutes.



Numérisez le code QR pour plus d'informations sur ce produit.



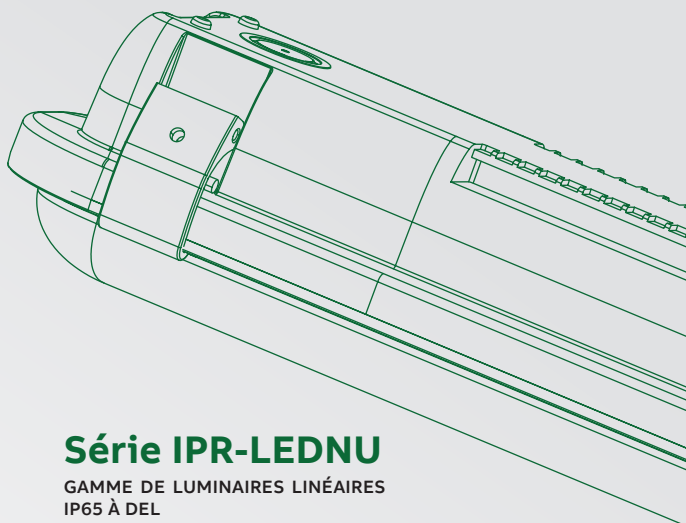


Série IPR-LEDNU

GAMME DE LUMINAIRES LINÉAIRES
IP65 À DEL

Spécifications du modèle de base

- Températures de couleur sélectionnables sur le terrain : 3 500 K (blanc chaud / neutre), 4 000 K (blanc neutre) et 5 000 K (blanc froid)
- Flux lumineux sélectionnables sur le terrain : 5 000 lumens (40 watts), 6 000 lumens (45 watts) et 7 000 lumens (50 watts)
- Pour montage plafonnier, en surface ou suspension
- Gradation 0 – 10 V de série sur tous les modèles
- Tension universelle 120 Vca à 277 Vca
- Durée de vie utile de 187 000 heures (L70)
- Facteur de puissance > 0,90
- Conforme à ROHS
- Satisfait à IEEE C.62.41-1991 sur la protection d'entrée contre les surtensions transitoires
- Garantie limitée de 5 ans sur toutes les composantes électroniques et sur le boîtier

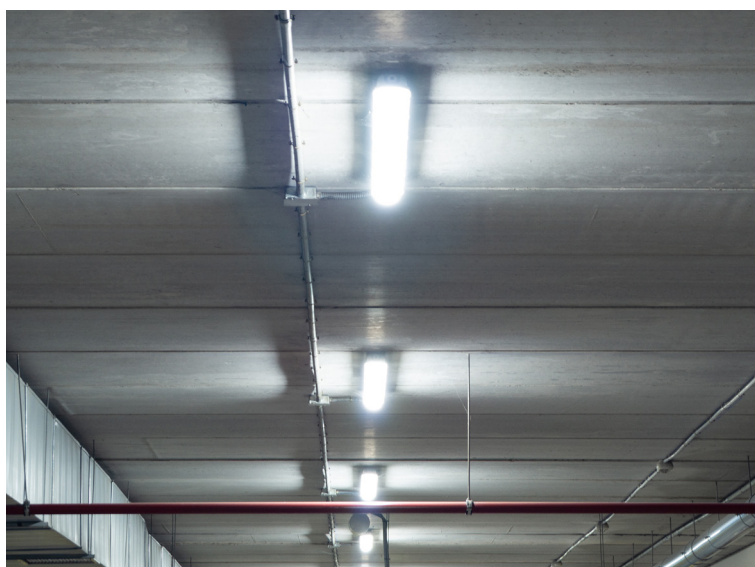

Procurez-vous dès maintenant ce produit en profitant de toutes ses possibilités de personnalisation pour vos projets d'éclairage et d'éclairage de secours!

Les luminaires de la série IPR-LEDNU sont disponibles chez les distributeurs autorisés Ready-Lite^{MD}.



Numérisez le code QR
pour plus d'informations
sur ce produit.

